

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage



MERKMALE

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

Temperatur:	-50 to 110 °C
Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl;EPDM-SBR-Gummi



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFD037	586005	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025	586003	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD015	586001	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD160	586018	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD128	586015	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFD215	586021	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFD037	586005	6	22mm	1000N
MFD031	586004	6	22mm	1000N



Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFD044	586006	6	27mm	1000N
MFD025	586003	6	22mm	1000N
MFD019	586002	6	17mm	1000N
MFD015	586001	6	17mm	1000N
MFD068	586009	6	32mm	1500N
MFD058	586008	6	27mm	1500N
MFD050	586007	6	27mm	1500N
MFD088	586011	6	32mm	2000N
MFD078	586010	6	32mm	2000N
MFD108	586013	6	37mm	2500N
MFD098	586012	6	37mm	2500N
MFD118	586014	6	37mm	2500N
MFD160	586018	6	37mm	3200N
MFD170	586019	6	37mm	3200N
MFD138	586016	6	37mm	3000N
MFD148	586017	6	37mm	3200N
MFD128	586015	6	37mm	3000N
MFD225	586022	6	37mm	3600N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFD215	586021	6	37mm	3600N
MFD200	586020	6	37mm	3600N
MFD319	586025	6	37mm	4000N
MFD275	586024	6	37mm	4000N
MFD250	586023	6	37mm	4000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

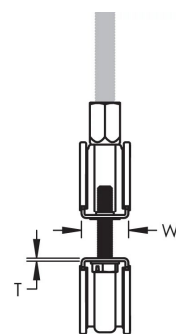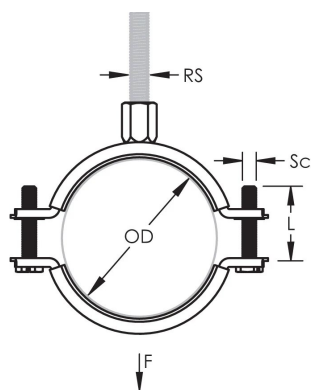

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

