


WBT Kabelabgang

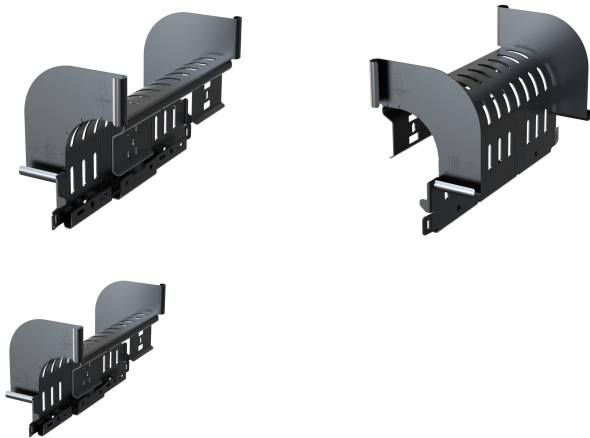

Le nVent CADDY WBT Performance Cable Waterfall est une solution de gestion des câbles polyvalente et facile à installer pour les chemins de câbles. Grâce à la technologie innovante de revêtement sur paroi latérale, les installateurs peuvent éliminer les points de contrainte et de pression sur les câbles sans avoir besoin de couper le chemin de câbles, ce qui permet de gagner un temps précieux sur le chantier. Sa conception flexible et son installation sans outil conviennent aussi bien aux applications en saillie qu'encastrées.

Der Vertikalbogen in fallender Ausführung bietet robusten Halt und Schutz für große Kabelbündel mit hoher Dichte und ist ideal für das Management von Kupfer-, Glasfaser-, PoE- und DAS-Kabeln. Die Seitenwände sind als 300 mm- und 500 mm-Optionen mit einem Biegeradius von 120-Grad erhältlich und helfen dabei, die Kabel an den gewünschten Ort zu führen. So wird eine durchgehende Kabelführungslösung mit einem nahtlosen und optisch ansprechenden Endergebnis erzielt.

Bei Bedarf bietet der Kabelabgang spezielle Abbindebereiche für Erdung und Potenzialausgleich.

MERKMALE

Mit Abbindeöffnungen für Kabelbündel-Optionen

Sorgt für eine 120-Grad-Biegung und entspricht den TIA-Radiusstandards für alle Kabeltypen



Standardoberflächen umfassen schwarze Pulverbeschichtung und galvanisch verzinkte Beschichtungen; kundenspezifische Optionen in anderen Farben sind auf Anfrage erhältlich

Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel bis einschließlich Glasfaser, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, und Cat 7

Powder coating protects against scratches or cable damage

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Material	Farbe	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
WBTWTRFALL12BA	Stahl	Schwarz	Pulverbeschichtet	347mm	139 mm	196 mm	1.2 kg

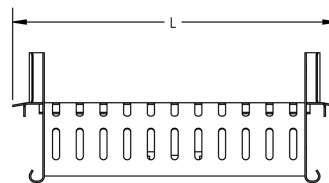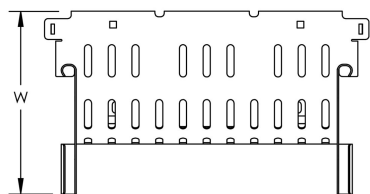

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

