

DR symmetrisches Profil



MERKMALE

Schnelle Montage von Gerüsten aller Art

Hohe mechanische Belastbarkeit

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Entspricht EN 60715 und 50022 und DIN 46277


RoHS-konform

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Material: Stahl



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Breite (W)	Länge (L)	Dicke (T)	A	Stückgewicht
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm	0.66 kg
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm	0.99 kg
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm	0.33 kg
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm	1.95 kg
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm	1.3 kg

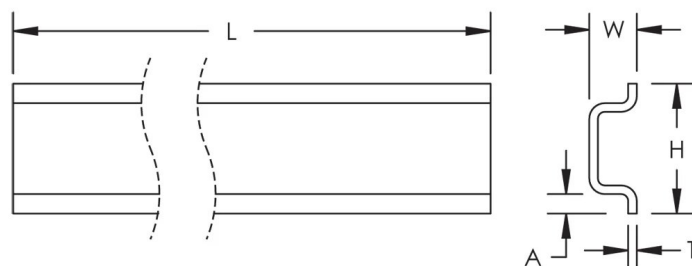

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE