


Einteilige Konsole aus Stahlblech, MPG

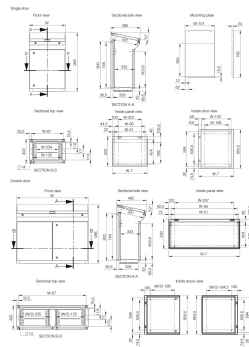

Die kompakte Stahlblechkonsole MPG mit Schutzart IP55/56 ist gebrauchsfertig erhältlich. Sie verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem wird der verfügbare Montageplatz erweitert. Wenn die Konsole chemischen Wirkstoffen o. Ä. ausgesetzt ist, können alternativ Pultplatten aus Edelstahl verwendet werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

MERKMALE

Material: Gehäuse und Tür: 1,5 mm Stahlblech Rückwand: 1,5 mm Stahlblech Bodenplatten: feuerverzinkter Stahl, 1,2 mm. Montageplatte: feuerverzinkter Stahl, 2,5 mm.

Gehäuse: Gekantet und nahtgeschweißt. Die Konsolenkonstruktion beinhaltet eine Basis, die einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Tür(en) bietet und als integrierter Sockel fungiert.

Türen und Wände: Einfach gefaltet, mit Scharnieren aufmontiert, sodass nach links und rechts zur Basistür geöffnet werden kann. 12°-Winkel von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere an der Oberkante ermöglichen einen Öffnungswinkel von 90°. Die Pultoberplatte wird durch eine selbsttätige mechanische Plattenhalterung offen gehalten. Doppeltür bei Basiseinheiten mit Breite 1200 mm und 1600 mm.

Montageplatte: Standard-Befestigungsplatte in Basiseinheit.

Verriegelung: 3-mm-Doppelbart-Schloss für die obere Platte. Zwei 3-mm-Doppelbart-Schlösser für die Basis.

Kabeldurchführung: Öffnung unten für Kabelzuführung. Bodenflanschplatten für Kabeleinführung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Erdung: M8-Gewindestifte an Gehäuse, Tür, Deckblech und Rückwand.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Schutzart: Einzeltür: IP66 | TYP 4, 12, 13 | IK 10. Doppeltür: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang: Montageplatte und erdungsgeeignete Muttern und Unterlegscheiben. Die Konsole wird auf einer Holzpalette geliefert.

Gehäusestärke:	1.5mm
Türstärke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Max. Montagetiefe	Gewicht
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Nur Konsolen mit einer Breite von 1200 mm und 1600 mm verfügen über eine Doppeltür.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE