

# nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

## MERKMALE

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

**Material:** Polyesterurethan

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Durchmesser 1 (Ø1) | Durchmesser 2 (Ø2) | Länge (L) | Zur Verwendung mit | Farbe   |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------|
| LK307A        | 145811        | 46 mm              | 19 mm              | 52mm      | LK5, LK6, LK7      | Blau    |
| LK308A        | 145812        | 49 mm              | 19 mm              | 52mm      | LK8                | Rot     |
| LK320A        |               | 43 mm              | 19 mm              | 51mm      | LK20               | Gelb    |
| LK316A        |               | 40 mm              | 19 mm              | 51mm      | LK16               | Schwarz |
| LK309A        | 145813        | 52 mm              | 19 mm              | 52mm      | LK9                | Schwarz |
| LK310A        | 145814        | 57 mm              | 19 mm              | 52mm      | LK10               | Gelb    |
| LK311A        | 145815        | 60 mm              | 19 mm              | 52mm      | LK11               | Blau    |
| LK314A        | 145816        | 67 mm              | 19 mm              | 52mm      | LK12, LK40, LKT14  | Rot     |
| LK318A        | 145817        | 83 mm              | 19 mm              | 52mm      | LKT18, LKT50       | Schwarz |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| LK307A        | 145811        | 0.08 kg      |                     |
| LK308A        | 145812        | 0.09 kg      |                     |
| LK320A        |               | 0.15 kg      | 1                   |
| LK316A        |               | 0.12 kg      | 1                   |
| LK309A        | 145813        | 0.11 kg      |                     |
| LK310A        | 145814        | 0.13 kg      |                     |
| LK311A        | 145815        | 0.15 kg      |                     |
| LK314A        | 145816        | 0.22 kg      | 1                   |
| LK318A        | 145817        | 0.5 kg       | 1                   |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

## DIAGRAMME

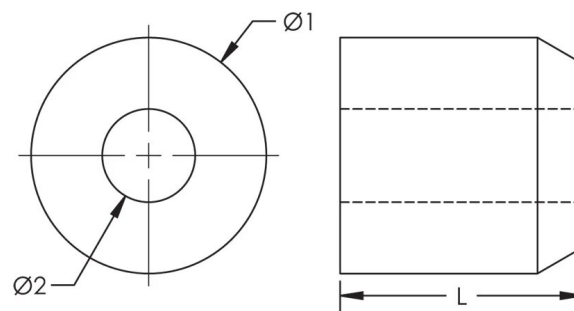

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**