

nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler



MERKMALE

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Material	Oberfläche	Verpackung	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Durchmesser 1 (Ø1)
LK1110STHD	Gusseisen	Blank	Norm	36 mm, 32 mm	#11, #10	80 mm

Table 2/3

Katalognummer	Durchmesser 2 (Ø2)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Länge 3 (L3)	Einführtiefe (BD)	Kupplungsgehäuse (CB)
LK1110STHD	62 mm	384 mm	410 mm	251 mm	40 mm	305 mm

Table 3/3

Katalognummer	Stückgewicht	Anzahl Verpackungen
LK1110STHD	4.59 kg	4


Ausgelegt für: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze); ACI 318 Typ 2 (angegebene Zugspannung); ACI 349; ACI 359; AS3600

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMME

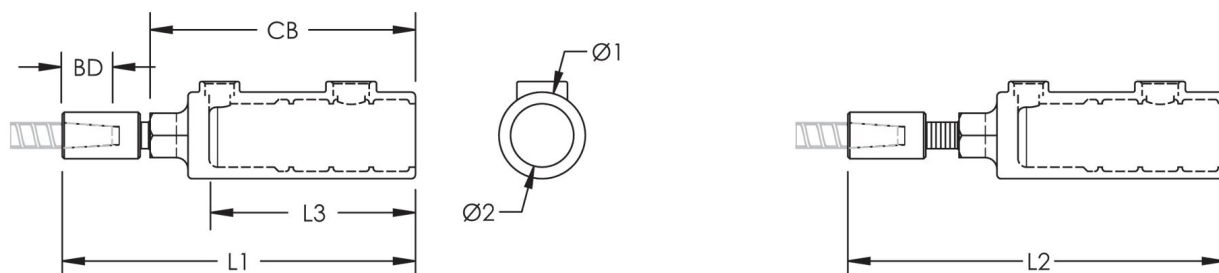

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE