


19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück

KATALOGNUMMER

21100-435

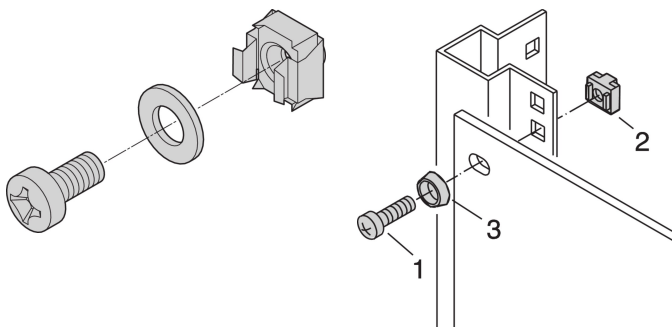

Verwenden Sie für die Standarderdung eine Erdungsmutter und eine Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt.

Bei Verwendung des 19" Bausatzes mit leitfähigem 19" Schalttafeleinbau sind Erdungskäfigmuttern nicht erforderlich.

MERKMALE

Montagekits zur Montage von 19"-Komponenten in einem Schrank

Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung



PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 8

Gewindegröße: M6

Oberfläche: Verzinkt

Material: Stahl; ABS

Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Comptec; Inpac; MultipacPRO; Varistar CP; Novastar; Eurorack; Outdoor

Produkttyp: Montagekit

Typ: Montagekit

Passt zu: 19-Zoll-Gehäuse; 19-Zoll-Wandhalterung; 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke; 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke

Nettogewicht: 0.083kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE