


# EuropacPRO Advanced EMC Seitenwandabdeckung

Aluminium-Seitenwandblende 3 mm zur Verstärkung des EMV-Abschirmeffekts des Baugruppenträgers durch Abdeckung der nicht benötigten Ausschnitte.

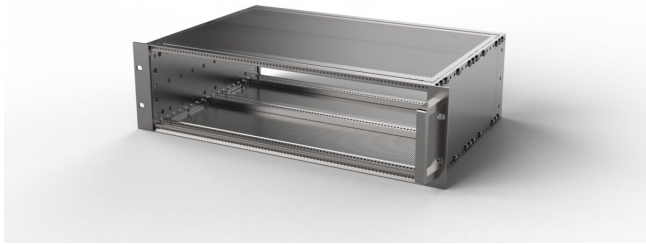

## MERKMALE

Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung

Außen an der Standard-Seitenplatte montiert

Montagematerial enthalten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Material:</b>       | Aluminium        |
| <b>Produktfamilie:</b> | EuropacPRO       |
| <b>Oberfläche:</b>     | Passiviert       |
| <b>Produkttyp:</b>     | Seitenwand       |
| <b>Passt zu:</b>       | Baugruppenträger |
| <b>Typ:</b>            | Typ H            |
| <b>EMV-Schirmung:</b>  | Ja               |



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe    | Anzahl Verpackungen | Länge    | Verpackungseinheit |
|---------------|--------------|----------|---------------------|----------|--------------------|
| 24563-256     | 3U           | 235mm    | 2                   | 235mm    | Paar               |
| 24563-268     | 4U           | 355mm    | 2                   | 355mm    | Paar               |
| 24563-257     | 3U           | 275mm    | 2                   | 275mm    | Paar               |
| 24563-269     | 4U           | 415mm    | 2                   | 415mm    | Paar               |
| 24563-267     | 4U           | 295mm    | 2                   | 295mm    | Paar               |
| 24563-266     | 4U           | 235mm    | 2                   | 235mm    | Paar               |
| 24563-270     | 4U           | 495mm    | 2                   | 495mm    | Paar               |
| 24563-265     | 4U           | 175mm    | 2                   | 175mm    | Paar               |
| 24563-275     | 6U           | 175mm    | 2                   | 175mm    | Paar               |
| 24563-258     | 3U           | 277.75mm | 2                   | 277.75mm | Paar               |
| 24563-276     | 6U           | 235mm    | 2                   | 235mm    | Paar               |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe    | Anzahl Verpackungen | Länge    | Verpackungseinheit |
|---------------|--------------|----------|---------------------|----------|--------------------|
| 24563-262     | 3U           | 495mm    | 2                   | 495mm    | Paar               |
| 24563-277     | 6U           | 275mm    | 2                   | 275mm    | Paar               |
| 24563-261     | 3U           | 415mm    | 2                   | 415mm    | Paar               |
| 24563-278     | 6U           | 277.75mm | 2                   | 277.75mm | Paar               |
| 24563-279     | 6U           | 295mm    | 2                   | 295mm    | Paar               |
| 24563-260     | 3U           | 355mm    | 2                   | 355mm    | Paar               |
| 24563-280     | 6U           | 355mm    | 2                   | 355mm    | Paar               |
| 24563-281     | 6U           | 415mm    | 2                   | 415mm    | Paar               |
| 24563-259     | 3U           | 295mm    | 2                   | 295mm    | Paar               |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Länge | Verpackungseinheit |
|---------------|--------------|-------|---------------------|-------|--------------------|
| 24563-282     | 6U           | 495mm | 2                   | 495mm | Paar               |
| 24563-255     | 3U           | 175mm | 2                   | 175mm | Paar               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand und 19-Zoll-Winkel sind fest verbunden (tox-kaltgeschweißt). Dies geschieht mit speziellen Werkzeugen und hohem Druck.

9-HE Ausführung auf Anfrage erhältlich.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**