


EuropacPRO Heckwinkel für textile EMV-Dichtung

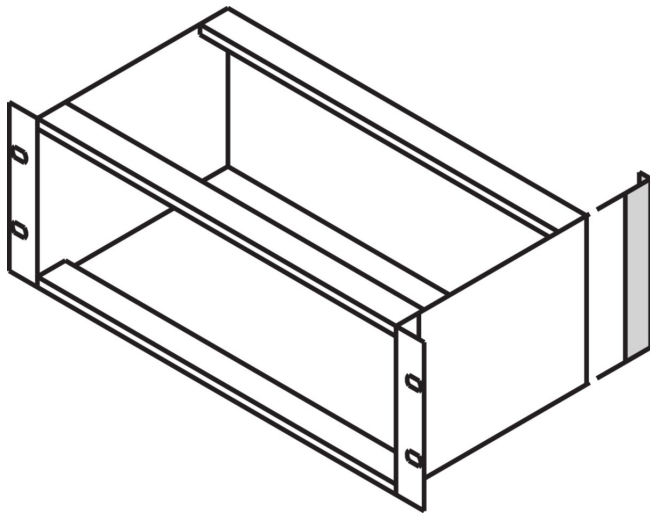

EuropacPro Eckprofil hinten für EMV-Textildichtung aus Aluminiumprofil mit geätzter Oberfläche. Die Rückhaube kann nicht gleichzeitig montiert werden.

MERKMALE

Bei rückseitiger Abschirmung erforderlich.

Kann auch vorne verwendet werden, wenn Sie einen tiefenvariablen 19-Zoll-Befestigungswinkel verwenden.

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckung
Produktfamilie:	EuropacPRO
Typ:	Hinterer Winkel
Passt zu:	Baugruppenträger



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Verpackungseinheit
24564-199	3U	2	132.6mm	Paar
24564-799	9U	2	399.3mm	Paar
24564-299	4U	2	177mm	Paar
24564-499	6U	2	265.9mm	Paar

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE