


RatiopacPRO EMV-Frontplatte, mit Slot, geschirmt (Textildichtung)

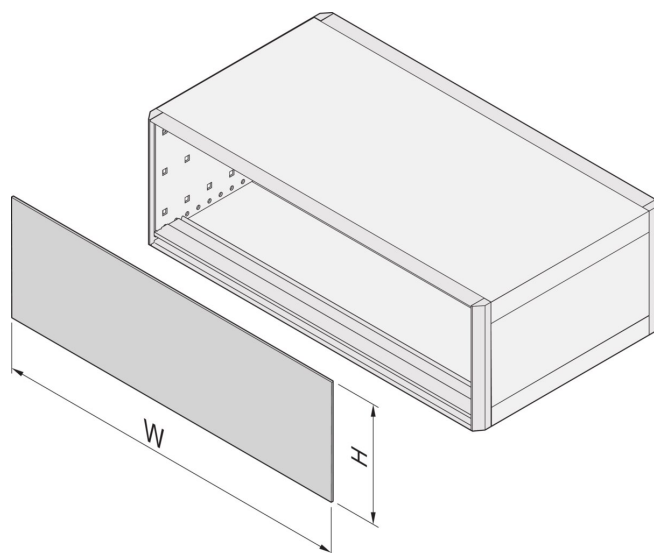

Die EMV-Frontplatte kann in spezielle Modulschienen mit Erhöhung eingesetzt werden. Für die Befestigung werden keine Schrauben benötigt. Das Design ermöglicht dem Benutzer die Verwendung einer Frontfolie.

MERKMALE

Befestigung erfolgt ohne Schrauben

Spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte (oben und unten) ab und verhindern das Durchbiegen der Frontplatte.

Material: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp: Frontplatte
Produkttyp: Frontplatte



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
24572-609	4U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-610	4U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-604	3U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-599	2U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-607	4U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-600	2U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-601	2U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-605	3U	63HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-602	2U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-603	3U	28HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
24572-608	4U	42HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein
24572-606	3U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Tiefe	Höhe	Breite
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Um ein geschirmtes Gehäuse zu erhalten, müssen alle EMV-Dichtungen montiert sein (Frontplatte/Rückwand ? Seitenwand; Seitenwand ? Abdeckblech; Frontplatte/Rückwand ? Modulschiene; Modulschiene ? Modulschiene)

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE