


Tvärgående stödtag för svängram, ESFB

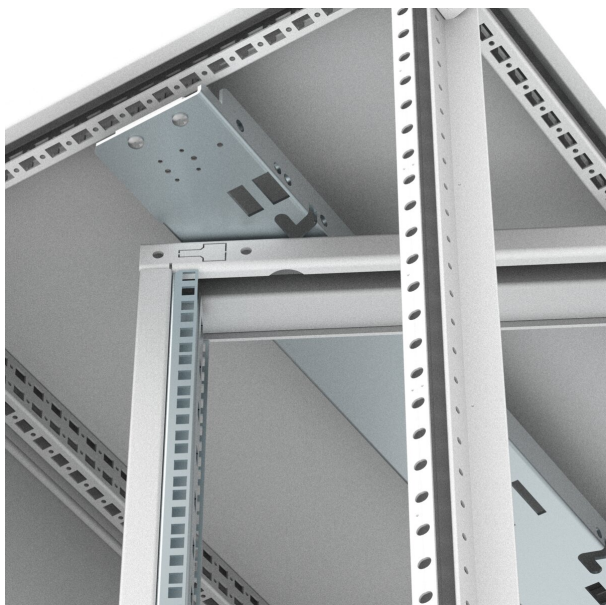

Bärprofilerna erbjuder montering av hög eller medelhög svängram och av extra tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För full höjdmontage av svängramar i stål

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Erforderliga tillbehör: Tvärgående bärprofiler ESFB06xx (600 mm bred) kan även monteras i 1200 mm breda skåp tillsammans med djupdelningsskena VBD. På bärprofil ESFB12xx kan även två svängramar (ESFC) monteras (höger-/vänsterhängda). Tvärgående bärprofiler ESFB08xx (800 mm bred) kan monteras direkt i 1600 mm breda skåp, då dessa är utrustade med VBD.

Leveransförpackning: Komplet montagesats för en svängram.

Tjocklek: 3mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
ESFB12	1200mm	1200mm	103mm	Stålplåt
ESFB10	1000mm	1000mm	103mm	Stålplåt
ESFB06	600mm	600mm	103mm	Stålplåt
ESFB08	800mm	800mm	103mm	Stålplåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montering av 2x ESFC svängramar krävs en extra monteringsats ESFB12XKIT.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE